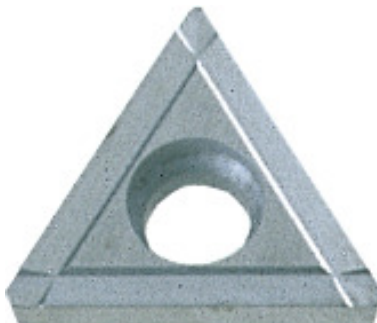


 KOMET**KOMET®-kääntöterä P25M, P25M, merkintä: 14-6603****Tilaustiedot**

Tilausnumero	216700 14-6603
GTIN	4047109073104
Tuoteluokka	24T

**Kuvaus****Malli:**

Ympäri kiertävät lastu-urat. Vapaaleikkuun vuoksi varustettu yhdellä ylimmäisellä viisteellä. Päästökulma 15°.

**Sopii:**

Viistejyrsin nro 216600 ja 216620.

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi-kääntöterä	TOHX 090204 EN
Nirkon säde	0,4 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	3
Laji	P25M
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrsintään

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Alumiinimuovit	soveltuu	250 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	250 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	120 m/min	M
märkä enintään	soveltuu		