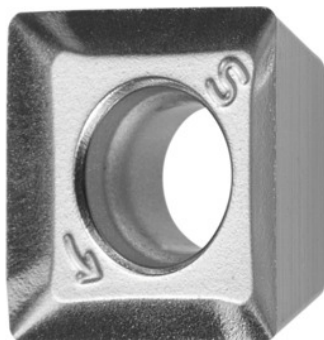


**Garant****SOET 083604 PDER, HU7810, Tyyppi: ALU****Tilaustiedot**

Tilausnumero	214914 ALU
GTIN	4045197706607
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus****Malli:**

Lisätty levyn paksuus mahdollistaa selkeän kourun muotoilun positiiviset työstöominaisuudet ja minimoi murumisherkkyden.

**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvolle  $a_e = 0,3 \times D$ .

Nirkon säde: 0,4 mm

Syöttö  $f_z$  / hammas: 0,15 mm

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f_z$ / hammas	0,15 mm
tyyppi	ALU
Nirkon säde	0,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOET 083604 PDER
Laji	HU7810
Lastuava aine	KM

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	700 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	700 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	650 m/min	N
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		