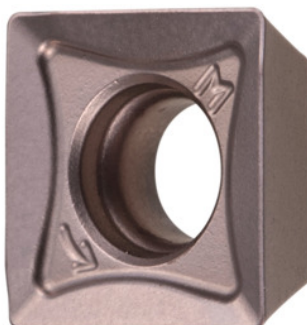


Garant**SOMT 083604 PDER, HB7730, Tyyppi: GGG**

Tilaustiedot

Tilausnumero	214948 GGG
GTIN	4045197706652
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Malli:

Lisätty levyn paksuus mahdollistaa selkeän kourun muotoilun positiiviset työstöominaisuudet ja minimoi murumisherkkyden.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 0,3 \times D$.

Nirkon säde: 0,8 mm

Syöttö f_z / hammas: 0,15 mm

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,15 mm
tyyppi	GGG
Nirkon säde	0,8 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOMT 083604 PDER
Laji	HB7730
Lastuava aine	KM

Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
GG(G)	soveltuu	200 m/min	K
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		