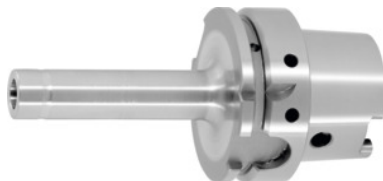


Garant

**Työkalunpidin jyrsimille, joissa on kierteet lieriömäinen muoto, HSK-A 63,
Kierre M × Pituus L1: M12X75**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	307042 M12X75
GTIN	4045197706973
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Lieriömäinen malli.

Kuulakärkilevy/RFID-siru.

Käyttö:

Kierteellisten jyrsimien kiinnittämiseen.

Erikoistarvike:

Jatke nro 301358, kavennusholkki nro 301359, jäähdytysaineputki nro 309880, holkkiavain nro 309890.

Huomautus:

Täyskovametalliset pitimet tai jatkokappaleet kierrekiinnitteisille jyrsimille nro 301374 – 301379 ja nro 301361 – 301368.

Tekninen kuvaus

Ø D ₂	21 mm
Hyötypituus L ₁	75 mm
L ₂	5 mm
kierre M	M12 × 75
Ulkonema A-mitta	101 mm
Reiän Ø D ₁	12,5 mm

Sovitin	HSK-A 63
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kierteitetyn jyrsimen pidike