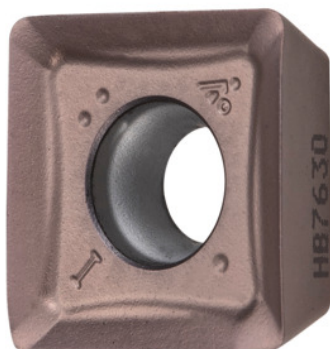


Garant**SOMT 120504 PDER, HB7630, Type: INOX****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 214874 INOX |
| GTIN | 4045197716422 |
| Classe d'article | 21A |

Description**Exécution:**

Epaisseur de plaquette renforcée pour des exigences d'usinage maximales. Protection contre l'usure grâce au revêtement ultra-moderne.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3 \times D$.

Description technique

| | |
|-----------------------|------------------|
| Avance f_z par dent | 0,17 mm |
| Type | INOX |
| Rayon d'angle | 0,4 mm |
| Epaisseur plaquette E | 5,56 mm |
| Code ISO plaquette | SOMT 120504 PDER |
| Nuance | HB7630 |
| Type d'outils | Carbure |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Nombre de changements/dents | 4 |
| Type de produit | Plaquette pour fraisage |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| INOX < 900 N/mm ² | adaptée | 120 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | adaptée | 100 m/min | M |
| av. arrosage max. | moyennement adaptée | | |
| à sec | adaptée | | |