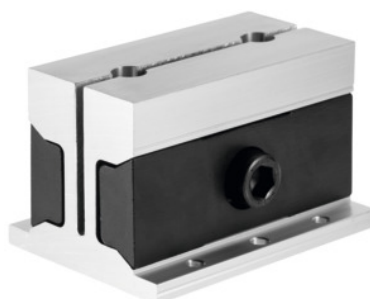


**Etau de bridage, L × B1: 100X50mm****Données de commande**

N° commande	370089 100X50
GTIN	2050001962126
Classe d'article	37K

**Description****Exécution:**

- Possibilité de serrage de 2 pièces.
- Course de serrage maximale: 0,5 mm.

**Matière(s):**

Coins de bridage en acier pour traitement thermique.

**Livraison:**

Avec bague de bridage pour l'usinage.

**Description technique**

Largeur B	72 mm
Hauteur H	63 mm
Force serrage	5,5 kN
Ø D <sub>2</sub>	11,4 mm
Couple maximal	46 Nm
Profondeur d'usinage max. T	15 mm
Type de produit	Coin de serrage

