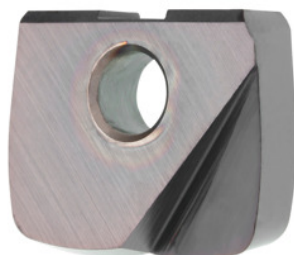


Garant**Plaquette de fraisage Ø 16 mm conique tronqué, Type: ALU****Données de commande**

N° commande	212772 ALU
GTIN	4062406103156
Classe d'article	21A

Description**Exécution:****Valeurs indicatives d'utilisation détaillées, voir manuel d'usinage GARANT 110020.****· Précision de rayon, de concentricité et d'interchangeabilité: ±0,015 mm.**Avance f_z dans l'aluminium à copeaux courts: 0,16 mm

Nuance: HU7810

Description technique

Type	ALU
Nuance	HU7810
Rayon d'angle	1 mm
Type d'outils	Carbure
Rayon Wiper axial	35 mm
Rayon Wiper radial	70 mm
Rayon de coupe R_1	1 mm
Longueur de coupe L_c	8 mm

Avance f_z dans l'aluminium à copeaux courts	0,16 mm
Nombre de changements/dents	1
Type de produit	Plaquette pour fraisage