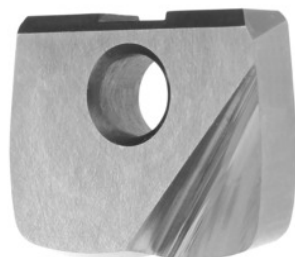


**Garant****Plaquette de fraisage Ø 12 mm conique tronqué, Type: ALU****Données de commande**

N° commande	212764 ALU
GTIN	4062406103125
Classe d'article	21A

**Description****Exécution:****Valeurs indicatives d'utilisation détaillées, voir manuel d'usinage GARANT 110020.**· **Précision de rayon, de concentricité et d'interchangeabilité:  $\pm 0,015$  mm.**Avance  $f_z$  dans l'aluminium à copeaux courts: 0,1 mm

Nuance: HU7810

**Description technique**

Type	ALU
Nuance	HU7810
Rayon d'angle	1 mm
Type d'outils	Carbure
Rayon Wiper axial	25 mm
Rayon Wiper radial	50 mm
Rayon de coupe $R_1$	1 mm
Longueur de coupe $L_c$	6 mm

Avance $f_z$ dans l'aluminium à copeaux courts	0,1 mm
Nombre de changements/dents	1
Type de produit	Plaquette pour fraisage