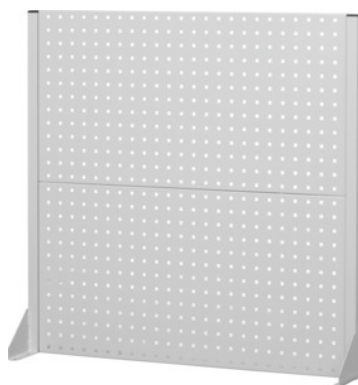


**Paroi arrière perforée, Hauteur 962 mm, Pour type: 1500****Données de commande**

N° commande	929651 1500
GTIN	4062406118679
Classe d'article	92W

**Description****Exécution:**

Supports en tôle d'acier 40×40 mm à visser sur les plans de travail. Entre les colonnes, panneau perforé en tôle d'acier.

**Coloris:**

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Les articles de la section "Structure de colonnes de support" ne peuvent pas être accrochés dans le panneau perforé.

**Description technique**

Profondeur	25 mm
Pour type	1500 mm
Exécution panneau perforé	une face
Largeur	1420 mm
Hauteur	962 mm

## Fiche technique

Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Attribut des noms de produit	Hauteur 962 mm
Type de produit	Panneau perforé