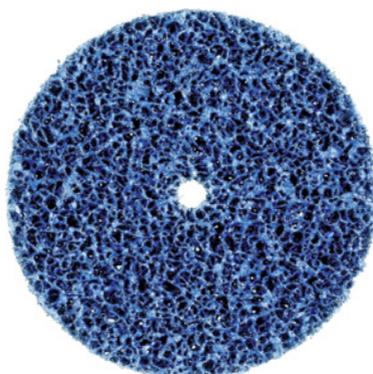


**3M****Disque de nettoyage grossier (SiC), CG-DC, Ø disque: 100mm****Données de commande**

N° commande	555938 100
GTIN	53134375455119
Classe d'article	53M

**Description****Exécution:**

Disques de nettoyage grossier avec nylon synthétique, avec insertion homogène de grain abrasif. Structure ouverte. Ne s'encrasse pas.

**Capacité d'enlèvement de matière élevée** pour travaux de nettoyage universels.

**Utilisation:**

**Utilisation radiale** sur des arbres flexibles et des meuleuses droites. Pour le dérouillage, le dévernissage, le nettoyage de cordons de soudure et l'élimination des saletés en surface.

**Description technique**

Ø alésage	13 mm
Vitesse de rotation recommandée	6000 min <sup>-1</sup>
Ø disque	100 mm
Epaisseur	15 mm
Abrasifs	Carbure de silicium (SiC)
Abréviation de l'abrasif	SiC

Degré de dureté	dur
Degré de finesse	extra gros
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	CG-DC
Type de produit	Non-tissé pour nettoyage brut

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Pierre	moyennement adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		

## Accessoires

Broche de serrage Nombre de disques à serrer 1-2	556380 1-2
--	------------

Broche de serrage Nombre de disques à serrer 1

556380 1