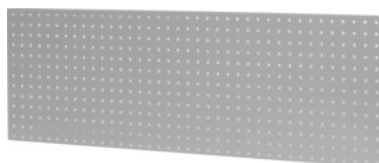


Garant GRIDLINE

**Panneau perforé ESD double face, Pour type: 1500****Données de commande**

N° commande	972101 1500
GTIN	4062406167417
Classe d'article	9GW

**Description****Exécution:**

En tôle d'acier robuste pliée, pour le rangement clair des outils. Les panneaux perforés **double face** peuvent être garnis sur les deux faces **indépendamment l'un de l'autre**. Panneaux perforés en tôle d'acier  $\square 9 \times 9$  mm au pas de 37 mm pour fixation d'accessoires pour panneaux/ parois perforées du groupe 95.

**Adapté(s) pour :**

A **visser** entre les colonnes support et le chariot.

**Coloris:**

Gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD**.

**Remarque(s):**

Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) et les barres-poignées ne sont pas conductrices ESD.

Isolation électrique: ZED/ESD

Hauteur: 481 mm

Largeur: 1420 mm

Profondeur: 25 mm

Charge admissible: 100 kg

Poids: 18 kg

**Description technique**

Exécution panneau perforé	des deux côtés
Profondeur	25 mm
Poids	18 kg

Charge admissible	100 kg
Largeur	1420 mm
Hauteur	481 mm
Epaisseur du matériau	1 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Panneau perforé