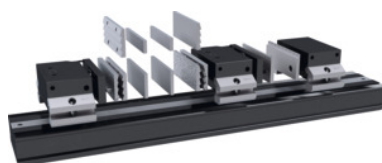


Garant**Rail de serrage multiple 80, Longueur de règle: 500SETmm****Données de commande**

N° commande	360080 500SET
GTIN	4045197742254
Classe d'article	310

Description**Exécution:**

- **Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées avec précision, parallélisme des mors 0,03 mm.**
- **Rails de base et mors trempés superficiellement.**
- **Construction compacte et modulaire, force de serrage élevée jusqu'à 20 kN, couple de serrage maximal de 25 Nm.**
- **Fixation pour système de serrage à point zéro GARANT ZeroClamp (mesure étalon 200 mm) en standard ou sur étaux / plateaux à trous ou brides de serrage.**
- **La règle sur la surface du rail de base permet un positionnement rapide et répétable des éléments de serrage dans la denture du rail de serrage.**
- **Serrage aisé à l'aide d'une clé dynamométrique.**

Utilisation:

- **Usinage sur 5 faces sur des centres d'usinage multiaxes.**
- **Solution économique en cas d'utilisation avec le système de serrage à point zéro GARANT ZeroClamp, sur des systèmes de palettisation ou d'automatisation ou sur des tours de serrage.**

Kit de base complet se composant d'un rail de serrage multiple, d'un ensemble de mors et de barres d'appui. Utilisation multifonctionnelle : serrage de pièces de grande taille, serrage multiple, serrage de pièces brutes, serrage de pièces usinées, etc. **Rails de serrage pour montage** direct sur la table d'une machine-outil **ou** via des systèmes de serrage à point zéro.

Livraison:

Rail de serrage multiple 360080 réf. 500, 2 mors de serrage parallèles 360085 réf. 80, 2 mors plaqueurs supplémentaires en carbure revêtu 360096 réf. 80HM, 1 mors fixe 360089 réf. 80, 2 mors supplémentaires de préhension 360092 réf. 80ST, 2 barres magnétiques 360093 réf.

74/15 et 2 réf. 74/30, 2 mors supplémentaires de rechange, lisses, pour les mors plaqueurs supplémentaires 360096.

Accessoire(s):

Variante de mors de serrage, barre magnétique, butée de pièce, voir 360084 à 360096. Clé dynamométrique 656050 réf. 60, boulon 360025 réf. 12M10, bride de serrage 360127

Remarque(s):

Clé dynamométrique, voir 656050 réf. 25, boulons 360025 réf. 12M10.

Description technique

Hauteur H	35 mm
Longueur L	500 mm
Longueur de règle	500 mm
Largeur B	80 mm
Type de produit	Rails de serrage