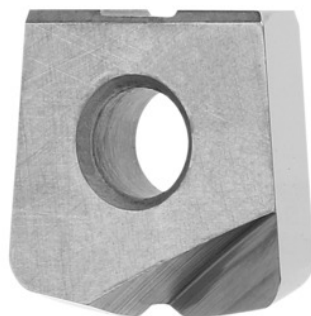


Garant
Plaquette de fraisage Ø 8 mm Highfeed, Type: ALU

Données de commande

N° commande	212746 ALU
GTIN	4045197761828
Classe d'article	21A

Description
Exécution:
Valeurs indicatives d'utilisation détaillées, voir manuel d'usinage GARANT 110020.

- Précision de rayon et de concentricité: $\pm 0,015$ mm.
- Précision d'interchangeabilité de plaquette à plaquette: $\pm 0,025$ mm.

Utilisation:

 Plaquettes UGV "**Highfeed**" pour avances supérieures.

 Avance f_z dans l'acier < 1400 N/mm²: 0,4 mm

Nuance: HU7830

Description technique

Type	ALU
Nuance	HU7830
Type d'outils	Carbure
Profondeur de coupe max. $a_{p \max}$	0,4 mm
Rayon de programmation pour $a_{p \max}$	1 mm

Avance f_z dans l'aluminium à copeaux courts	0,3 mm
Avance f_z dans l'acier < 1400 N/mm ²	0,4 mm
Nombre de changements/dents	1
Type de produit	Plaquette pour fraisage