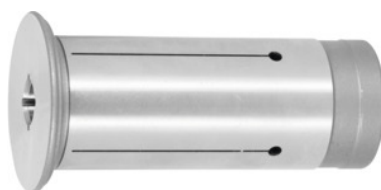


Garant**Douille de réduction fendue avec arrosage, Ø 12 mm, Ø serrage D1: 6mm****Données de commande**

N° commande	302135 6
GTIN	4045197763228
Classe d'article	31G

Description**Exécution:**

Avec fentes de conduits d'arrosage.

Utilisation:

- Pour le perçage, l'alésage, le fraisage et l'affûtage d'outils.
- Flexibilité maximale grâce à la réduction du diamètre de serrage.
- Le couple maximal garantit un volume de copeaux supérieur à celui d'un serrage direct.
- Précision de concentricité $\pm 5 \mu\text{m}$ (précision du système pour $3 \times D$).
- Précision de concentricité $\pm 2 \mu\text{m}$ (pour douilles de réduction).
- Utilisable dans tous les mandrins expansibles hydrauliques courants.

Adapté(s) pour:

Mandrin expansible hydraulique avec Ø serrage 12 mm.

Description technique

Ø D	12 mm
Longueur totale L	47 mm
Ø serrage D ₁	6 mm
Attribut des noms de produit	Ø 12 mm
Précision de concentricité système	5 μm
Type de produit	Douille de réduction

