


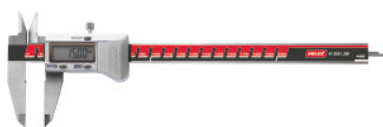

Pied à coulisse numérique ABS, Plage de mesure: 200mm



Données de commande

N° commande	412821 200
GTIN	4045197770257
Classe d'article	42A

Description

Exécution:

Grand affichage numérique LCD à fort contraste. Surfaces de mesure finement rodées. Pied à coulisse numérique avec **système absolu**, mise à zéro superflue. Le système électronique se coupe automatiquement après env. 5 minutes et se réenclenche d'une simple poussée.

- **Très grande précision grâce à la règle en verre.**
- **Le système électronique est découplé du boîtier et monté directement sur la partie coulissante. La force de mesure est transmise directement aux bords de mesure. Le pied à coulisse présente ainsi un moins grand risque d'erreurs et une meilleure longévité.**
- **Avec boîtier métallique robuste.**

Livraison:

Avec pile 081560 réf. CR2032.

Description technique

Plage de mesure	0 - 200 mm
Arrêt automatique	oui
Longueur de bec	50 mm
Jauge de profondeur	forme carrée 3,7×1,3
Lecture	0,0005 pouce
Matériau boîtier	Métal
Norme	ISO 13385
Lecture	0,01 mm

Lecture commutable	mm / pouce
Jauge de profondeur disponible	oui
Étalonnage	A1
Sauvegarde des valeurs mesurées	Réglage unique du point zéro
Nombre de piles incluses	1
Code art. piles/batteries incluses	081560 CR2032
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Ecart de mesure E MPE	±0,03 mm
Métriologie	numérique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempé
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Pieds à coulisse universels

Services

Étalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021000 200
Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021010 200

Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Vis pour support de jauge de profondeur	412230
Vis pour support de jauge de profondeur	412236