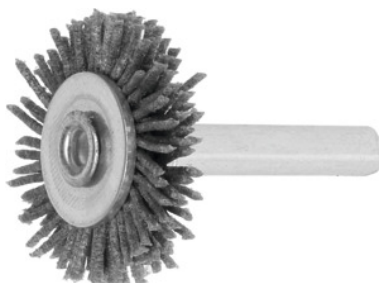


LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Brosse circulaire sur tige micro-abrasive, SiC grain 120, Ø brosse D1×largeur de garnissage L1: 30X6mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 574440 30X6 |
| GTIN | 4017359111345 |
| Classe d'article | 57L |

Description**Exécution:**

Fils en nylon abrasif au carbure de silicium, injecté sous pression dans un manchon d'acier; Ø tige 6 mm.

Utilisation:

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l'efficacité de la brosse.

Polissage de finition à sec ou avec arrosage de l'aluminium, de l'acier, de l'INOX et des plastiques. Température d'utilisation maximale 80°C.

Description technique

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Vitesse de rotation recommandée | 6000 min ⁻¹ |
| Vitesse de rotation max. | 15000 min ⁻¹ |
| Longueur de garnissage H ₁ | 6 mm |
| Ø brosse D ₁ | 30 mm |
| Ø queue D _s | 6 mm |
| Abréviation de l'abrasif | SiC |

Type de produit

Brosse circulaire