


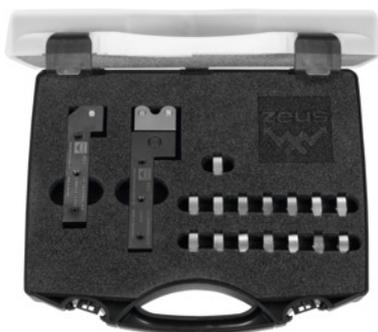

Jeu de porte-molettes par déformation, Carré / plaque: 25mm



Données de commande

N° commande	290025 25
GTIN	4030741656866
Classe d'article	29H

Description

Contenu:

1 porte-molettes des 290000 et 290010: Réf. 25

3 molettes de chaque 290161: Réf. 25×8/0,8; 25×8/1,0; 25×8/1,5

1 molette de chaque 290176 et 290181: Réf. 25×8/0,8; 25×8/1,0; 25×8/1,5

Description technique

Sens de la coupe	Gauche et droit
Pour profil de moletage	RAA 2×AA
Pour profil de moletage	RBL 2×BR
Pour profil de moletage	RGV30° 1×GE30°
Pour profil de moletage	RGV30° 1×GE30°
Pour profil de moletage	RBR 1×BL
Pour profil de moletage	RBL 1×BR
Pour profil de moletage	RBL 1×BR
Pour profil de moletage	RBR 2×BL

Pour profil de moletage	RGE30° BL/BR30°
Pour profil de moletage	RGE45° BL/BR45°
Type de produit	Porte-molettes

Accessoires

Molette PM Ø molette d1 × largeur molette l / pas 25X8/1,0 mm	290161 25X8/1,0
Porte-molettes universel Taille de queue 25 mm	290010 25
Molette PM Ø molette d1 × largeur molette l / pas 25X8/1,0 mm	290176 25X8/1,0
Molette PM Ø molette d1 × largeur molette l / pas 25X8/1,0 mm	290181 25X8/1,0