


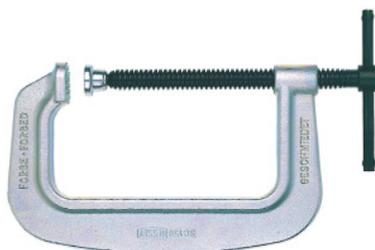

Serre-joints en C, Capacité de serrage: 200mm



Données de commande

N° commande	861550 200
GTIN	4008158019239
Classe d'article	83K

Description

Exécution:

Forme en C, forgées en acier, trempées. Vis puissante avec filetage trapézoïdal et patin de serrage amovible.

Utilisation:

Pression de serrage maximale: 22 000 N.

Description technique

Capacité de serrage	200 mm
Porte-à-faux	105 mm
Type de produit	Presses