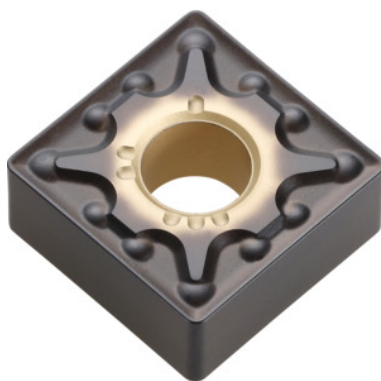


Garant**SNMG 150608, Nuance: HB7010-1**

Données de commande

N° commande	251230 HB7010-1
GTIN	4045197780065
Classe d'article	21G

Description

SNMG 150608 HB7010-1 Rayon d'angle: 0,8 mm
Nuance: HB7010-1
Brise-copeaux: SM
Prof. coupe a_p : 0,5 - 6 mm
Avance f : 0,15 - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 440 m/min

Description technique

Nuance	HB7010-1
Prof. coupe a_p	0,5 - 6 mm
Brise-copeaux	SM
Application principale	P
Avance f	0,15 - 0,5 mm/tr
Rayon d'angle	0,8 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 440 m/min

Condition de coupe	Continue
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SNMG 150608
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage