


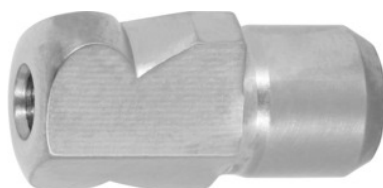

Boulon de fixation, forme D Acier inoxydable, Ø D: 10 mm



Données de commande

N° commande	370047 10
GTIN	2050001885333
Classe d'article	37K

Description

Exécution:

Acier inoxydable rectifié Acier inoxydable rectifié et durci par Kolsterising.

Utilisation:

Positionnement de pièces avec cote d'ajustement.

Possibilité de compenser les tolérances à la cote d'écartement des alésages.

Ø ext. d_{n6} : 7 mm

Longueur 1: 7 mm

Longueur de col L_2 : 10 mm

Filetage M: M 3

Description technique

Filetage M	M 3
Ø ext. D	10 mm
Longueur de col L_2	10 mm
Longueur 1	7 mm
Ø ext. d_{n6}	7 mm