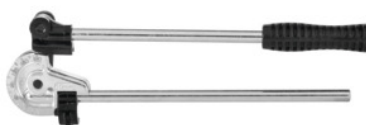


**Pinces à cintrer pour tubes en cuivre, Pour Ø ext. tuyau: 14mm****Données de commande**

N° commande	821310 14
GTIN	4062406237561
Classe d'article	82A

**Description****Exécution:**

Angle de cintrage max.180° sur des rayons min. sans déformation du tube. Forme avec réglage en degrés.

Construction légère pour un travail sans effort. Poignée antidérapante.

**Utilisation:**

Pour le cintrage de tubes en cuivre doux. Etant donné que la pince peut également être utilisée au milieu du tube, il est possible de réaliser des contre-courbes dans toutes les directions sans transition ni joints.

**Description technique**

Pour Ø ext. tuyau	14 mm
Rayon de courbure (milieu tube)	47 mm
Angle de cintrage max.	180 degré
Type de produit	Cintreuses