


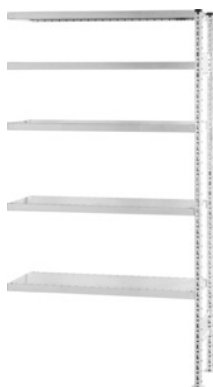

## Rayonnage à tablettes d'appoint, Profondeur 500 mm, Hauteur / largeur tablette: 2281/1300 mm



### Données de commande

N° commande	990463 2281/1300
GTIN	4052941784989
Classe d'article	96P

### Description

#### Exécution:

Rayonnage emboîtable à tablettes disponible en deux longueurs: 994 mm et 1282 mm. Complètement galvanisé avec 5 tablettes réglables au pas de 53 mm. Profilés et planchers soudés. Montage sans outil, aisément extensible. Les supports de rayonnage divisés permettent d'optimiser le transport.

**Charge par travée:** 1900 kg par travée.

#### Description:

#### Dimensions de montage:

**Rayonnage de base:** longueur nominale 1300 mm + 44 mm

**Rayonnage d'appoint:** longueur nominale 1300 mm + 13 mm

#### Remarque(s):

- **Fixations au sol et murales non fournies.**
- **Utilisables d'un seul côté uniquement, en raison du croisillon de renfort.**
- **La longueur de flambement libre (K) ne peut pas dépasser 595 mm.**
- **Livraison sans montage.**
- **Optimisés pour le transport - Expédition dans 2 colis postaux, pas d'envoi sur palettes.**

Matière: galvanisé

Largeur tablette dim. libres: 1282 mm

Charge admissible par tablette: 150 kg

## Description technique

Charge admissible par tablette	150 kg
Largeur tablette dim. libres	1282 mm
Épaisseur de la tablette	40 mm
Réglage en hauteur au pas	53 mm
Type de montage	Rayonnage emboîtable
Matière	galvanisé
Attribut des noms de produit	Profondeur 500 mm
Type de produit	Rayonnages à tablettes