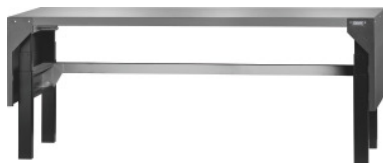


Garant**Table de travail à réglage en hauteur électrique Capacité de charge max. 250 / 200 kg plan de travail Eluplan foncé, Type: 2000/S****Données de commande**

N° commande	920301 2000/S
GTIN	4062406261665
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Bâti avec unité de levage et renforts sur les côtés et à l'arrière pour stabilisation. Plan de travail de 50 mm d'épaisseur en Eluplan foncé. Table de travail **avec** tôles de cisaillement, montage en rangée possible.

Coloris:

Pieds réglables en hauteur en noir, renforts en anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Recommandation(s):

Activités de montage légères assis et debout.

Remarque(s):

En raison de la capacité de charge maximale, seuls les caissons mobiles sont utilisés. Eviter le montage de caissons sous le plan de travail. D'autres éléments rapportés réduisent la capacité de charge en conséquence. Livré complètement monté.

Description technique

Vitesse de levage	38 mm/s
Epaisseur plan de travail	50 mm
Profondeur	750 mm
Plage de réglage en hauteur (hauteur du plan de travail) de – à	720 - 1200 mm
Poids	119 kg

Longueur plan de travail	2000 mm
ComfortClose	non
Profondeur plan de travail	750 mm
Capacité de charge maximale	200 kg
Largeur	2000 mm
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	200 kg
Type de fiche, entrée	F
Tension nominale	250 V
Epaisseur du matériau	1 mm
Exécution réglage en hauteur	électrique
Epaisseur plan de travail	50 mm
Type de produit	Tables de travail