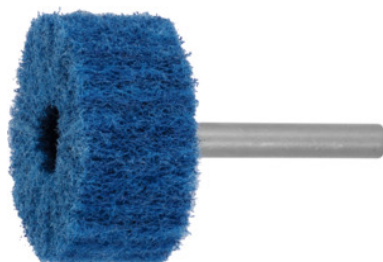


Garant**Roue de polissage Nylon (ZA), fin, Ø tête x largeur de tête: 50X20mm****Données de commande**

N° commande	554908 50X20
GTIN	4062406272364
Classe d'article	51E

Description**Exécution:**

Disposition des lamelles de la toile abrasive en éventail autour de l'axe de l'outil. Ø tige 6 mm.

Nylon particulièrement résistant et finement structuré avec zirconium (ZA). **Idéal pour le travail de l'acier inoxydable.**

Utilisation:

Pour l'élimination de la poussière et de l'oxydation sur les métaux et le polissage de Cr-Ni, d'autres aciers inoxydables et de métaux non ferreux.

Description technique

Ø queue	6 mm
Vitesse de rotation max.	11000 min ⁻¹
Vitesse de rotation recommandée	6000 min ⁻¹
Ø tête	50 mm
Largeur tête	20 mm
Abréviation de l'abrasif	ZA
Comparaison grain	280
Degré de finesse	fin

Attribut des noms de produit	fin
Type de produit	Roue de polissage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Peinture	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		