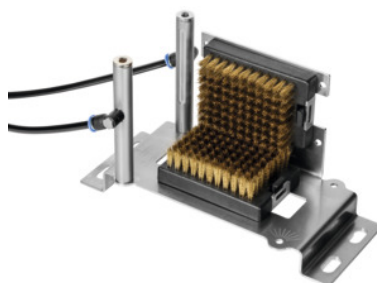


Garant**Station de nettoyage d'outils, Exécution: TC1****Données de commande**

N° commande	358955 TC1
GTIN	4062406278427
Classe d'article	31E

Description**Exécution:**

- **Élimine les copeaux et les résidus de lubrifiant dans votre processus d'usinage automatisé.**
- **Réduit le risque d'endommagement de vos machines, pièces et outils.**
- **Élimine les adhérences de copeaux notamment sur les fraises, forets et tarauds, permettant ainsi une fabrication sûre.**
- **Click&Clamp - Brosses interchangeables pour une utilisation individuelle.**

Bâti de base en acier inoxydable brossé pour fixation des brosses en laiton fournies. Il est également possible de monter deux buses en acier inoxydable 358959 pour raccordement à l'air comprimé sur quatre positions. Possibilité d'ajouter une troisième brosse pour le nettoyage de queues d'outils ou d'outils plus longs à l'aide du module d'extension 358957 1.

Utilisation:

Pour le nettoyage de l'outil et du porte-outils, notamment pour la fabrication automatisée.

Montage de la station de nettoyage à visser dans la salle des machines ou avec les pieds magnétiques en option 358958 1. Le déplacement axial et radial des brosses permet de nettoyer l'outil ou le porte-outils dans un mouvement de rotation en sens inverse.

Livraison:

Bâti de base, 2 buses 358959 Air, 1 jeu de brosses 358956 1, 2 raccords d'air comprimé avec pièce en Y et tuyau de 1,5 m.

Longueur L: 220 mm

Largeur B: 96 mm

Hauteur H: 125 mm

Description technique

Longueur L	220 mm
Largeur B	96 mm
Hauteur H	125 mm
Type de produit	Stations de nettoyage

Accessoires

Jeu de 2 brosses de nettoyage Type 2	358956 2
Buse pour station de nettoyage d'outils Type HYDRO	358959 HYDRO
Buse pour station de nettoyage d'outils Type AIR	358959 AIR
Jeu de 2 brosses de nettoyage Type 1	358956 1
Jeu de pieds magnétiques, 4 pièces Type 1	358958 1
Module d'extension des brosses Type 1	358957 1
Jeu de 2 brosses de nettoyage Type 3	358956 3