


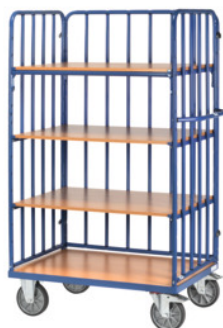

## Chariot à plateaux avec tubes sur 3 côtés et 4 plateaux, Type: 8313-1



### Données de commande

N° commande	919881 8313-1
GTIN	4017976831312
Classe d'article	96F

### Description

#### Exécution:

Tube d'acier et acier profilé soudés, ridelles frontales avec tubes verticaux distancés de 130 mm. Une paroi longitudinale avec tubes pour accrochage. Plates-formes en panneau dérivé du bois et surface décor hêtre. Tablettes réglables au pas de 100 mm. Tablette inférieure fixe. 2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), bandage en TPE et moyeu avec roulement rainuré à billes.

#### Norme:

**EN 1757-3**

#### Coloris:

Bleu brillant RAL 5007, **revêtement par poudre.**

#### Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Réglage en hauteur au pas: 100 mm

Hauteur: 1800 mm

Largeur: 1369 mm

Profondeur: 830 mm

Largeur plateau: 1200 mm

Prof. plateau: 800 mm

Hauteur plateau 1: 269 mm

## Description technique

Poids	114 kg
Charge admissible totale	600 kg
Ø roue	200 mm
Largeur	1369 mm
Hauteur	1800 mm
Hauteur plateau 2	669 mm
Charge admissible par tablette	90 kg
Prof. plateau	800 mm
Hauteur plateau 1	269 mm
Profondeur	830 mm
Hauteur plateau 3	1069 mm
Hauteur plateau 4	1469 mm
Largeur plateau	1200 mm
Réglage en hauteur au pas	100 mm
Type de produit	Chariots à plateaux