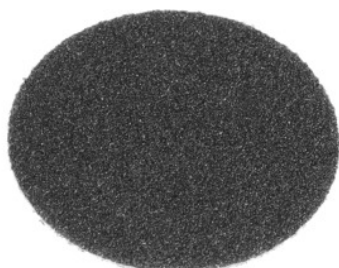


**Jeu de 100 feuilles abrasives auto-agrippantes (SiC), Ø 32 mm, Grain: 180****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 553975 180 |
| GTIN | 4027497149384 |
| Classe d'article | 53L |

Description**Exécution:**

Le **dos des disques est pourvu de velours en boucles et est auto-agrippant en combinaison avec le plateau-support**, p. ex. 553995. Pour un changement de disque rapide.

Utilisation:

Sur micro-systèmes de polissage. Vitesse de travail maximale, voir plateau-support en caoutchouc auto-agrippant 553995.

Description technique

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Grain | 180 |
| Ø disque | 32 mm |
| Abrasifs | Carbure de silicium (SiC) |
| Abréviation de l'abrasif | SiC |
| Attribut des noms de produit | Ø 32 mm |
| Support | Fermeture auto-agrippante |
| Type de produit | Disque abrasif auto-agrippant |

Données utilisateur

| | Adéquation | V_c | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Alu Mg | adaptée | | |
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 1400 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 55 HRC | adaptée | | |
| Acier < 60 HRC | adaptée | | |
| Acier < 67 HRC | moyennement adaptée | | |
| INOX | adaptée | | |
| Ti | adaptée | | |
| Fonte GG(G) | adaptée | | |
| CuZn | adaptée | | |
| Plastique, PRFV | adaptée | | |
| Pierre | adaptée | | |
| à sec | adaptée | | |