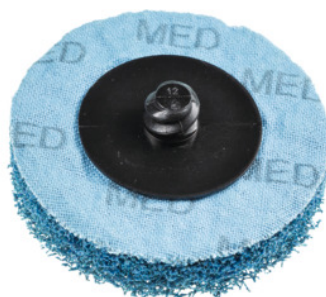


**Garant****Disque de nettoyage (A), Ø 76,2 mm, Type de nylon: FINE****Données de commande**

N° commande	554055 FINE
GTIN	4062406301002
Classe d'article	51E

**Description****Exécution:**

Disques de nettoyage grossier avec nylon synthétique, avec insertion homogène de grain abrasif. Structure ouverte. Ne s'encrasse pas. Pour **travaux de nettoyage très doux** et une  **finition fine**.

**Utilisation:**

Pour le dérouillage, le dévernissage, le nettoyage de cordons de soudure et l'élimination des saletés en surface.

**Description technique**

Degré de dureté	doux
Ø disque	76,2 mm
Degré de finesse	moyen
Vitesse de rotation max.	15000 min <sup>-1</sup>
Abrasifs	Corindon normal (A)
Abréviation de l'abrasif	A
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %

Attribut des noms de produit	Ø 76,2 mm
Type de produit	Non-tissé pour nettoyage brut

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Pierre	moyennement adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		