


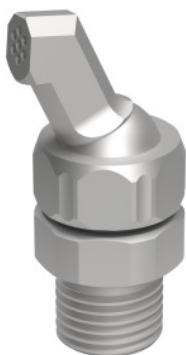

Buse d'arrosage HighPressure coudée à 60°, Filetage: M8X1



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 319475 M8X1 |
| GTIN | 2050002048201 |
| Classe d'article | 33C |

Description

Exécution:

Pour un arrosage et une lubrification ciblés sur l'arête de coupe ou l'évacuation des copeaux.

Buse haute pression – Spécialement conçue pour les pressions élevées jusqu'à 80 bars.

Orientation réglable de la buse. Exécution robuste et durable en aluminium.

Buse coudée à 60°, modèle perforé 7 (trous) × Ø 1 mm.

Utilisation:

Pour une utilisation sur des porte-outils statiques et entraînés via un raccord fileté.

Description technique

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Type | courbée |
| Raccord fileté | M8x1 |
| Exécution | Filetage |
| Ø de passage de tuyau | 1 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Type de produit | Buse d'arrosage |

