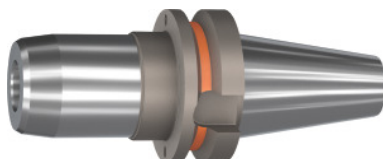


Garant**Mandrin expansible hydraulique BASIC court, étroit, type ADB, BT 40, Ø serrage D1: 16mm****Données de commande**

N° commande	303473 16
GTIN	4062406531096
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

- Concentricité $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Avec RFID/alésage Balluffchip.
- Réglage axial de la longueur possible (course de réglage $V = 10 \text{ mm}$).
- Flexible grâce à l'utilisation de douilles de réduction.
- Pression de lubrification jusqu'à 80 bars.

Utilisation:

Pour le perçage, l'alésage et le fraisage de finition.

Conditions de livraison:

Avec vis de réglage de longueur et clé 6 pans avec poignée transversale.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760 – 308802, douilles de réduction 302135 – 302187.

Description technique

Ø D ₂	38 mm
Ø ext. D	44,5 mm
Ø serrage D ₁	16 mm
Longueur de col cote A	90 mm
L ₂	47,5 mm
Filetage M	M12x1

Longueur de col L ₁ avec détalonnage	63 mm
Support	BT 40
Norme de porte-outils	ISO 7388-2
Norme de porte-outils	JIS B6339
Forme	ADB
Arrosage interne	Oui, à 80 bars max.
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 μm
Méthode d'usinage	HPC
Alésage Balluffchip	oui
Type de produit	Mandrin expansible hydraulique