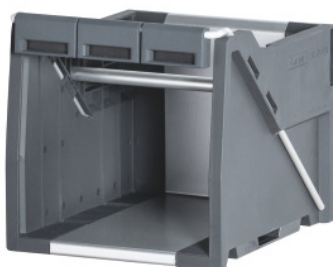


Garant EASYFIX

Support de bobines de câble Easyfix, Ø 6 mm, Type: 3**Données de commande**

N° commande	955801 3
GTIN	4062406573607
Classe d'article	91F

Description**Exécution:**

Support de bobines de câble en plastique avec insert en aluminium (réf. 3 et 5), étrier métallique Ø 6 mm avec frein de câble, empêche tout déroulement non freiné des câbles. L'étrier métallique peut être réglé en profondeur. L'axe en aluminium Ø 12 mm est inséré par le haut dans le support en plastique, ce qui facilite le remplacement des bobines de câble. Diamètre maximal des bobines de câble 200 mm.

Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé. Avec 3 freins de câble.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Livraison:

Toutes les plaques de base correspondantes.

Description technique

Largeur utile	168 mm
Ø fil d'acier	6 mm
Profondeur utile	200 mm
Série	Easyfix

Largeur	193 mm
Profondeur	217 mm
Hauteur	185 mm
Attribut des noms de produit	Ø 6 mm
Type de produit	Porte-rouleaux