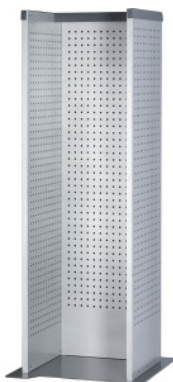


Garant UNILINE

UNI Tower fixe forme en U, Type: L**Données de commande**

N° commande	955460 L
GTIN	4062406584672
Classe d'article	9GC

Description**Exécution:**

Système de mise à disposition modulaire pour un accès direct au matériel de travail et la visualisation rapide d'informations. Librement configurable grâce aux nombreux accessoires et compatibilité parfaite avec le système Easyfix. Utilisation polyvalente et universelle pour différents équipements et applications, par ex. par exemple pour la mise en œuvre de la méthode des 5S ou la mise à disposition de matériel de premiers secours, d'équipements de nettoyage, d'outils, d'informations, etc.

Tous les côtés, intérieurs et extérieurs, sont pourvus de panneaux perforés $\square 9 \times 9$ mm au pas de 37 mm pour la fixation d'accessoires pour panneaux perforés ainsi que de crochets et supports Easyfix. Rapidement repérable sur le site de production, grâce aux modules de signalisation de différentes couleurs, en option. Les portes verrouillables en option permettent un rangement sûr. Forme en U: 2 parois latérales avec paroi arrière. Montage de tiroirs uniquement possible dans la réf. M. Montage maximum 1 bloc tiroir par Tower.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016. **Non configurable.**

Remarque(s):

Accessoires, tels que modules, pictogrammes, tablettes, tiroirs, portes et poignées, voir 955474 – 955499.

Description technique

Poids	92 kg
Hauteur	1920 mm
Charge admissible	150 kg
Série	Tower
Largeur	750 mm
Profondeur utile	510 mm
Largeur utile	690 mm
Profondeur	750 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9
Réglage en hauteur au pas	37
Type de produit	Tour à panneau perforé