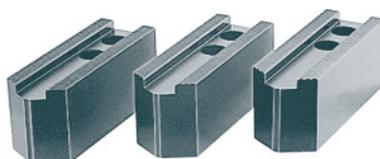


**Jeu de 3 mors rapportés, Pour type de mandrin: 250****Données de commande**

N° commande	313475 250
GTIN	4019208193502
Classe d'article	32R

Description**Exécution:**

Mors de serrage avec denture striée 1/16 pouce × 90°.

Biseautés pour serrage de petit Ø.

Rainure et denture **finement fraisées, non brunies.**

Matière(s):

Produit de qualité en 16MnCr5.

Adapté(s) pour:

Mandrins de serrage Schunk, Röhm et d'autres marques.

Accessoire(s):

Ecrous en T 313505 – 313605.

Remarque(s):

- **Pour adaptation au mandrin de tour, comparer la denture, la largeur de rainure (D) et la distance entre les alésages (a, b).**
- **Mors rapportés en aluminium disponibles sur demande.**

Description technique

Longueur L	120 mm
Entraxe b	28 mm
Largeur de rainure D	21 mm
Pour type de mandrin	250 mm
Entraxe a	20 mm

Hauteur H	50 mm
Largeur B	50 mm
Pour filetages DIN 912	M16
Type de produit	Mors pour mandrins de serrage