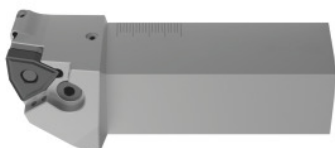


Garant**Porte-outils GARANT Master eco court, gauche, Carré / plaquette: 20/08mm****Données de commande**

N° commande	251911 20/08
GTIN	4062406734152
Classe d'article	21U

Description**Exécution:**

Arrosage très efficace directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

Description technique

Série	Master eco
Code ISO porte-outils	PWLNRL 2020X08
Longueur totale L	90 mm
Levier	259015 15
Sous-plaquette	259031 48
Vis de levier	259018 15
Ressort	259046 4
Taille plaquette	8 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Taille de queue	20 mm

Longueur de tête L ₁	30 mm
Plaquette adaptée	WN.. 0804..
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	gauche
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Dressage
Type de produit	Tête de coupe