


SWISS TOOLS

## Porte-outils à levier à droite, HSK-T, Ø queue / dim. plaquette: 63/16HPmm

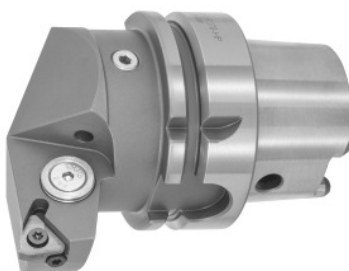

### Données de commande

N° commande	320105 63/16HP
GTIN	2050002062948
Classe d'article	36D

### Description

#### Remarque(s):

Commander séparément la **buse HP** adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610 – 320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.

Tirette PSC disponible sur demande.

### Description technique

Longueur de col cote A	70 mm
Taille plaquette	16HP
Ø queue	63 mm
Distance axe-pointe f	45 mm
Plaquette adaptée	16E..
Support	HSK-T
Type d'utilisation	droite
Norme de porte-outils	ISO 12164-3
Arrosage interne	oui
Type de queue	Cône HSK

Type de produit

Porte-outils à vis