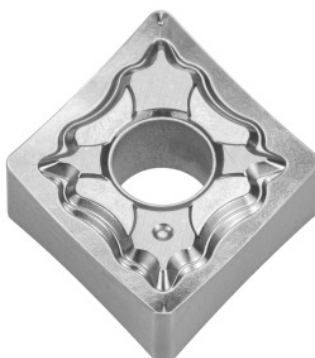


Garant**CNMG 120408, Nuance: HU7305-1**

Données de commande

N° commande	250158 HU7305-1
GTIN	4062406745592
Classe d'article	21G

Description technique

Nuance	HU7305-1
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe v_c Application principale	400 - 700 m/min
Nombre de changements/dents	4
Type d'outils	Carbure
Revêtement	non revêtu
Code ISO plaquette	CNNG 120408
Prof. coupe a_p	0,2 - 5 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Avance f	0,05 - 0,6 mm/tr
Application principale	N

Classement finition/ébauche	Finition
Brise-copeaux	AM1
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage