


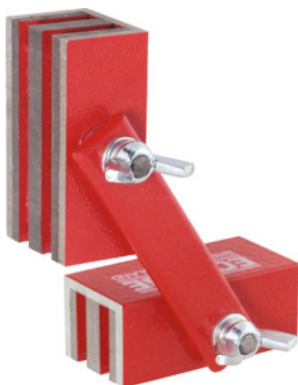

Assemblage magnétique articulé permanent 3 faces magnétiques, Ferrite



Données de commande

N° commande	085962
GTIN	5012095050957
Classe d'article	08Q

Description

Exécution:

Les blocs magnétiques peuvent être fixés dans **n'importe quelle position angulaire**.
Thermorésistant jusqu'à 100 °C, 3 faces magnétiques.

Description technique

Hauteur bloc individuel	25 mm
Largeur bloc individuel	29 mm
Résistance max. à la température	100 °C
Puissance d'attraction max.	120 N
Longueur bloc individuel	60 mm
Matériau noyau magnétique	Ferrite
Type de produit	Assemblage magnétique articulé

