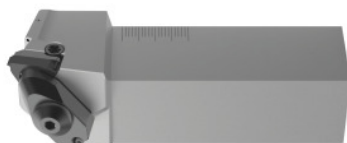


Garant**Porte-outils GARANT Master eco, blocage par bride, Gauche, Carré / plaquette L: 20/16mm****Données de commande**

N° commande	272005 20/16
GTIN	4067263122692
Classe d'article	21U

Description**Exécution:**

Arrosage très efficace directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Livraison:

Avec sous-plaquette 1,5°.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

Description technique

Sous-plaquette 1,5°	279819 2
Série	Master eco
Bride, vis, joint torique	279835 4
Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Vis pour sous-plaquette	279824 1
Taille de queue	20 mm
Longueur totale L	90 mm
Longueur de tête L ₁	30 mm

Taille plaquette	16 mm
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-outils à vis