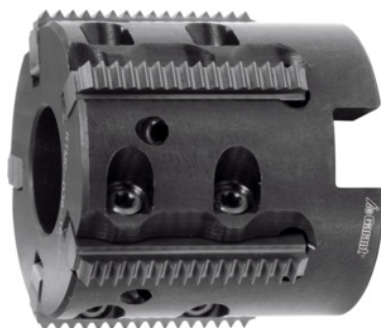


Garant**Tête de fraise à fileter hautes performances, avec alésage, Ø effectif D: 36mm**

Données de commande

N° commande	218054 36
GTIN	4045197412546
Classe d'article	21R

Description

Exécution:**Fraises à fileter HPC pour des temps d'usinage réduits.****Utilisation:**Utilisation **universelle pour filetages intérieurs et extérieurs gauches et droits**. Pour l'**usinage de trous borgnes et débouchants**.**Remarque(s):**

Fraises 218050 réf. 17/26 et 17/36 pour pas jusqu'à 2,5 mm.

Conviennent pour fraises 218050 réf. 30/65 pour pas < 5.

Description technique

Longueur totale L _{tot}	33,5 mm
Ø effectif D	36 mm
Taille plaquette	25
Vis de fixation	219926
Ø fixation H7	16 mm

Nombre de dents Z	5
Profondeur coupe max. S_{max}	25 mm
Nombre de goujures	5
Type de queue	avec alésage
Utilisation avec le type d'alésage	Trou borgne
Utilisation avec le type d'alésage	Trou débouchant
Sens de la coupe	Gauche et droit
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à fileter

Accessoires

Vis de serrage	219928
Vis de serrage	219926