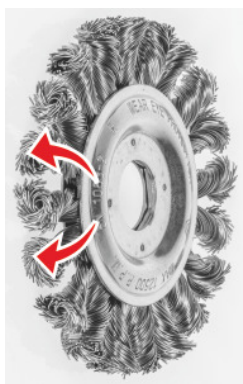


HOLEX**Brosse circulaire torsades alternées, fil d'acier 0,50 mm, Ø brosse D1×Ø alésage d1 / Filetage M: 115X22mm****Données de commande**

N° commande	571207 115X22
GTIN	4067263906704
Classe d'article	57H

Description**Exécution:**

Brosse circulaire droite à fil lisse 0,50 mm, **torsadé** et serti solidement dans le corps d'acier.

Brossage très agressif avec grande résistance à l'usure.

Utilisation:

Pour les brossages difficiles, par ex. décapage, dérouillage, décalaminage, ponçage léger, nettoyage de pièces métalliques et de planches de coffrage.

Torsades alternées (droite / gauche) pour une agressivité accrue lors des brossages difficiles. Idéales pour une utilisation dans les coins et les arêtes, fonctionnement silencieux.

Description technique

Vitesse de rotation max.	12500 min ⁻¹
Largeur de garnissage L ₁	14 mm
Ø brosse D ₁	115 mm
Ø alésage d ₁	22 mm

Nombre de torsades	20
Epaisseur des soies	0,5 mm
Longueur de garnissage H ₁	24 mm
Matériau garnissage	Fil d'acier
Type de produit	Brosse circulaire