


**HOLEX**

**Brosse circulaire sur tige fil INOX 0,20 mm, Ø brosse D1×largeur de garnissage L1: 70X10mm**

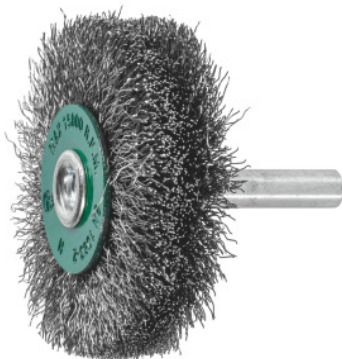

## Données de commande

N° commande	574253 70X10
GTIN	4067263934783
Classe d'article	57H

## Description

### Exécution:

Qualité de fil spécial ondulé, Ø tige 6 mm.

### Utilisation:

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l'efficacité de la brosse.

Pour le dérouillage, le décapage et le nettoyage.

## Description technique

Ø queue D <sub>s</sub>	6 mm
Ø brosse D <sub>1</sub>	70 mm
Longueur de garnissage H <sub>1</sub>	19 mm
Vitesse de rotation max.	15000 min <sup>-1</sup>
Epaisseur des soies	0,2 mm
Largeur de garnissage L <sub>1</sub>	10 mm

Matériau garnissage	Fil en INOX
Torsadage	ondulé
Type de produit	Brosse circulaire