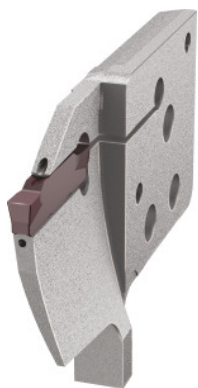


**Garant****Porte-plaquettes convexe Vario plus eco pour carottage, Gauche, Plage de  $\varnothing$  d'incision D1 / D2: 33/50mm****Données de commande**

N° commande	274517 33/50
GTIN	4067263935247
Classe d'article	21U

**Description****Exécution:**

Stabilité du système optimisée grâce au blocage par plusieurs vis et à la liaison mécanique.

**Adapté(s) pour:**

Porte-outils 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Attention:**

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).

**Remarque(s):**

$D_1 = \varnothing$  min. pour la 1ère gorge /  $D_2 = \varnothing$  max. pour la 1ère gorge.

**Description technique**

$\varnothing$ min. 1ère gorge $D_1$	33 mm
Plaquette adaptée	273656 – 273749
$\varnothing$ max. 1ère gorge $D_2$	50 mm
Profondeur coupe max. $t_{max}$	18 mm

## Fiche technique

Série	Eco
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Largeur de gorge w	3 mm
Type de produit	Porte-plaquettes