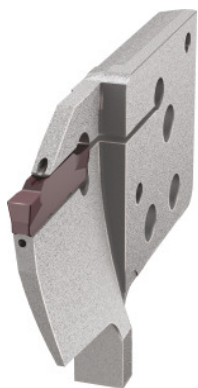


Garant**Porte-plaquettes convexe Vario plus eco pour carottage, Gauche, Plage de \varnothing d'incision D1 / D2: 67/100mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 274517 67/100 |
| GTIN | 4067263935278 |
| Classe d'article | 21U |

Description**Exécution:**

Stabilité du système optimisée grâce au blocage par plusieurs vis et à la liaison mécanique.

Adapté(s) pour:

Porte-outils 274500 – 274503, 274530, 274531.

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).

Remarque(s):

$D_1 = \varnothing$ min. pour la 1ère gorge / $D_2 = \varnothing$ max. pour la 1ère gorge.

Description technique

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Plaquette adaptée | 273656 – 273749 |
| \varnothing max. 1ère gorge D_2 | 100 mm |
| \varnothing min. 1ère gorge D_1 | 67 mm |
| Profondeur coupe max. t_{max} | 18 mm |

Fiche technique

| | |
|--------------------|------------------|
| Série | Eco |
| Type d'utilisation | Gauche |
| Arrosage interne | oui |
| Largeur de gorge w | 3 mm |
| Type de produit | Porte-plaquettes |