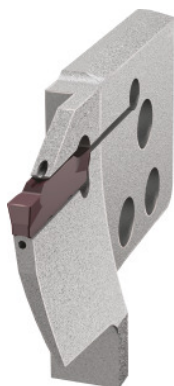


Garant**Porte-plaquettes concave Vario plus eco pour carottage, droite, Plage de Ø d'incision D1 / D2: 140/230mm****Données de commande**

N° commande	274518 140/230
GTIN	4067263950882
Classe d'article	21U

Description**Exécution:**

Stabilité du système optimisée grâce au blocage par plusieurs vis et à la liaison mécanique.

Adapté(s) pour:

Porte-outils 274500 – 274503, 274530, 274531.

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).

Remarque(s):

$D_1 = \text{Ø min. pour la 1ère gorge}$ / $D_2 = \text{Ø max. pour la 1ère gorge}$.

Description technique

Série	Eco
Ø min. 1ère gorge D_1	140 mm
Ø max. 1ère gorge D_2	230 mm
Plaquette adaptée	273656 – 273749

Fiche technique

Profondeur coupe max. t_{\max}	21 mm
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Largeur de gorge w	3 mm
Type de produit	Porte-plaquettes