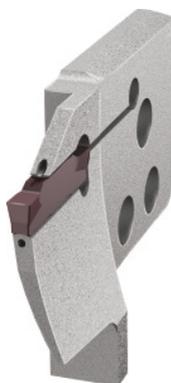


**Garant****Porte-plaquettes concave Vario plus eco pour carottage, droite, Plage de Ø d'incision D1 / D2: 67/100mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 274522 67/100 |
| GTIN             | 4067263962328 |
| Classe d'article | 21U           |

**Description****Exécution:**

Stabilité du système optimisée grâce au blocage par plusieurs vis et à la liaison mécanique.

**Adapté(s) pour:**

Porte-outils 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Attention:**

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).

**Remarque(s):**

$D_1 = \varnothing$  min. pour la 1ère gorge /  $D_2 = \varnothing$  max. pour la 1ère gorge.

**Description technique**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Profondeur coupe max. $t_{max}$ | 25 mm  |
| Ø max. 1ère gorge $D_2$         | 100 mm |
| Série                           | Eco    |
| Ø min. 1ère gorge $D_1$         | 67 mm  |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Plaquette adaptée  | 273656 – 273749  |
| Type d'utilisation | droite           |
| Arrosage interne   | oui              |
| Largeur de gorge w | 4 mm             |
| Type de produit    | Porte-plaquettes |