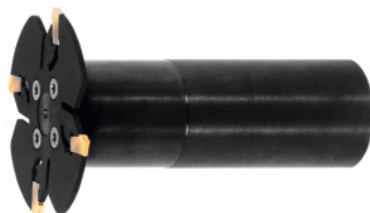


Garant

Fraise 3 tailles / à tronçonner avec queue cylindrique Acier, largeur $a_p = 1,5$ mm, $\varnothing D$ / nombre de dents Z: 63/4mm

**Données de commande**

N° commande	218410 63/4
GTIN	4045197533449
Classe d'article	21P

Description**Exécution:**

Système de fraises à tronçonner hautes performances avec composition variable : collerette et **lame économique en acier** ou collerette et **lame en HSS thermorésistant de haute précision.**

Utilisation:

Pour le rainurage et le tronçonnage. Pour une répétabilité élevée dans la fabrication en série, utiliser de préférence une lame en HSS.

Utilisation - Descriptif:

Pour le rainurage et le tronçonnage. Pour une répétabilité élevée dans la fabrication en série, utiliser de préférence une lame en HSS.

Numéro de commande: 218440 à 218444 (voir catalogue général)

Attention:

Clé de montage 279940 à commander séparément.

Remarque(s):

Fraise 3 tailles/à tronçonner jusqu'à $\varnothing D = 200$ mm disponible.

Lames de rechange en HSS disponibles comme accessoires.

Description technique

Plaquette adaptée	XC.. 1113
Profondeur d'entaille max. $a_{e\ max}$	15,75 mm

Ø dents D_c	63 mm
Longueur totale L_{tot} pour a_p 2,2 mm	100,5 mm
Ø queue D_s h6	32 mm
Longueur de col L_1	37 mm
Ø col d_1	31,5 mm
Longueur totale L_{tot} pour a_p 1,5 mm	99,9 mm
Nombre de dents Z	4
Largeur a_p	1,5 mm
Type de queue	Queue cylindrique
Type d'outils	Acier
Arrosage interne	non
Type de produit	Fraises 3 tailles