


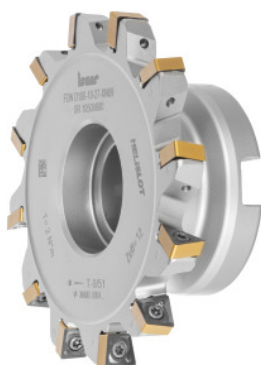

Fraises 3 tailles HELISLOT à bride, \varnothing DC / Zeff: 125/7mm



Données de commande

N° commande	227720 125/7
GTIN	7291075430912
Classe d'article	19D

Description

Exécution:

Usinage économique de rainures et de rainures en T. Différentes largeurs de fente avec une seule taille de plaquette grâce au concept de logement de plaquette avec dents décalées. Plaquettes carrées avec angle de coupe positif pour un usinage efficace et en douceur. Sécurité de processus élevée grâce à l'optimisation de l'appui de plaquette dans son logement.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Description technique

Longueur totale L_{tot}	45 mm
Nombre de plaquettes	14
Nombre de dents effectif Z_{eff}	7
Série	HELISLOT
\varnothing dents D_c	125 mm
Profondeur d'entaille max. $a_{e\ max}$	33 mm

Ø fixation	32 mm
Longueur de col L ₁	31 mm
Largeur de rainure a _p	12 mm
Référence fabricant	FDN D125-12-32-XN09
Type de queue	avec alésage
Type de produit	Fraise 3 tailles

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 5 pièces Type 3	229695 3
--	----------