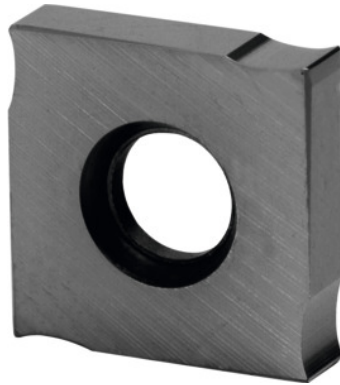


**Garant****SNHX 1207 neutre, Type: INOX**

## Données de commande

N° commande	218621 INOX
GTIN	4045197532213
Classe d'article	21A

## Description

**Remarque(s):**Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e$  max.

## Description technique

Avance $f_z$ par dent	0,13 mm
Type	INOX
Chanfrein réalisable	0,25 mm
Nuance	HB7535
Revêtement	revêtu
Epaisseur plaquette E	7,94 mm
Code ISO plaquette	SNHX 1207
Type d'outils	Carbure
Epaisseur plan de travail	7 mm

Pour largeur de rainure $a_p$	12 / 16 mm
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour fraisage