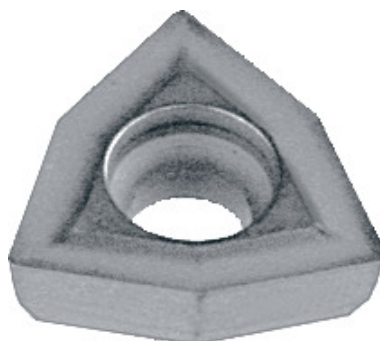


 KOMET

Plaquette KOMET® Unisix®, BK7710, Désignation type W29: 18-110

Données de commande

N° commande	236980 18-110
GTIN	4047109085688
Classe d'article	24T

Description
Adapté(s) pour :

236630; 236635; 236650; 236685; 236686

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d'utilisation mentionnées s'appliquent aux outils KUB Trigon®.

Type: Alu ; CuZn

Code ISO plaquette: WOEX 040304

Avance f dans l'acier < 900 N/mm²: 0,13 mm/tr

Description technique

Désignation	18-110
Avance f dans l'acier < 900 N/mm ²	0,13 mm/tr
Code ISO plaquette	WOEX 040304
Nuance	BK7710
Type	Alu ; CuZn
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquettes pour perçage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	600 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	300 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	250 m/min	N
CuZn	adaptée	300 m/min	N
Graphite, PRFV, PRFC	moyennement adaptée	150 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		