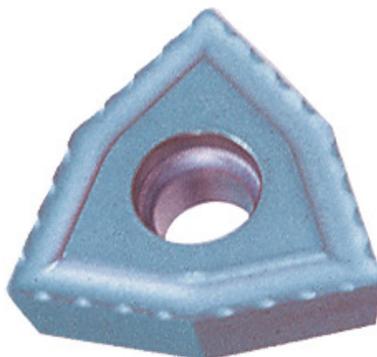


 KOMET**Plaquette KOMET® Unisix®, BK79, Désignation type W29: 42-130****Données de commande**

N° commande	237050 42-130
GTIN	4047109070134
Classe d'article	24T

Description**Adapté(s) pour :**

236650; 236660; 236685; 236686

Remarque(s):**Les valeurs indicatives d'utilisation mentionnées s'appliquent aux outils KUB Trigon®.**

En raison de la géométrie de coupe spécifique, utilisation uniquement possible sur des forets à plaquettes KOMET KUB® avec coupe à droite.

Type: INOX

Code ISO plaquette: WOEX 080404

Avance f dans l'acier < 900 N/mm²: 0,16 mm/tr**Description technique**

Désignation	42-130
Avance f dans l'acier < 900 N/mm ²	0,16 mm/tr
Code ISO plaquette	WOEX 080404
Nuance	BK79
Type	INOX

Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquettes pour perçage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	300 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	250 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	80 m/min	S
av. arrosage max.	adaptée		